

## ANWENDUNGEN



**HALDER**

**ZUSCHLAGEN  
MIT HERSTELLERQUALITÄT**

**DAS  
ORIGINAL  
MADE IN  
GERMANY.**



**ERWIN HALDER KG**

Erwin-Halder-Straße 5-9  
88480 Achstetten-Bronnen  
Deutschland

T +49 7392 7009-0  
F +49 7392 7009-160  
info@halder.de  
www.halder.de  
www.halder-forstwerkzeuge.de

**#BeAnOriginalPro**

Follow us:  
**@haldertools**  


Vertrieb durch:



103.182

DE/EH/07/2020

**HALDER**

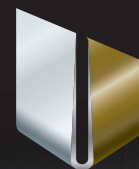

german  
brand  
award  
19  
gold



**DAS  
ORIGINAL  
FÜR ORIGINALE**

**FORSTWERKZEUGE**

**DIE AXT IST DER  
HAMMER**

### → STAHLGUSSGEHÄUSE

Die hohe Bruchsicherheit und die integrierte Stielschutzhülse des Stahlgussgehäuses machen diese Axt zu einer langlebigen Begleiterin bei der täglichen Arbeit.

### → SCHLAGEINSATZ

Dank Schlageinsatz ist die Axt nicht nur zum Spalten bestens geeignet, sondern auch als Schonhammer einsetzbar.

### → HICKORYSTIEL

Diese Holzart weist eine der höchsten Rohdichten aller Hölzer auf. Sie ist schwingungsdämpfend und dabei dennoch elastisch. Die langfaserige Struktur sorgt für maximale Sicherheit bei Bruch.

### → AXTBLATT

Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen, poliert und damit für jeden Einsatz bereit.



## SIMPLEX-SPALTAXT MIT SCHLANKER FORM

mit Stahlgussgehäuse und Hickorstiel  
inkl. Lederschneidschutz



Spaltaxt und Schonhammer in einem, Axtblatt gesenk-geschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, Schlageinsatz aus Superplastik, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

### Anwendung:

Hervorragend geeignet zum Spalten von Nadelholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Holzpfählen

Art.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.750	50	100	765	2.700

## SIMPLEX-SPALTAXT MIT KEILSTEGEN

mit Stahlgussgehäuse und Hickorstiel  
inkl. Lederschneidschutz



Spaltaxt und Schonhammer in einem, Axtblatt gesenk-geschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, Schlageinsatz aus Superplastik, Einzelteile einfach austauschbar, die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz, KWF-geprüft

### Anwendung:

Besonders geeignet zum Spalten von Laubholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Holzpfählen

Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.751	50	100	765	2.840

## SIMPLEX-SPALTHAMMER

mit Stahlgussgehäuse und Hickorstiel  
inkl. Lederschneidschutz



Spalthammer und Schonhammer in einem, gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendennase aus hochwertigem Carbonstahl, Schlageinsatz aus Superplastik, massive Stielschutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

### Anwendung:

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

Art.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.160	60	65	900	4.100

## HANDBEIL

inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz



Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert, korrosionsgeschützt, Blatt sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen, handgefertigter, rutschsicherer Ledergriff, perfekt ausbalanciert für optimales Handling

### Anwendung:

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

Art.-Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3555.370	90	370	1.000

## SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER

mit Stahlgussgehäuse und Hickorstiel



Schlageinsätze aus sehr widerstandsfähigem, verschleißfestem Superplastik, Stiel und Schlageinsätze austauschbar, KWF-geprüft

### Anwendung:

Garten-/Landschaftsbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau / Zeltbau, Zimmerei

Art.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

## DREHSPALTKEIL

inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff



Massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl, durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt, mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden, optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern

### Anwendung:

Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz

Art.-Nr.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

## SCHLEGEL

mit flachen Einsätzen aus Spezialnylon für sehr hohe Schlagkraft

rückschlagfrei



Ideal geeignet für das kraftvolle Einschlagen von Holzpfählen und Spaltkeilen. Die Einsätze sind sehr verschleißfest, geräusch- arm und splintern nicht.

**ACHTUNG: Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht versiegelt und kann beim Entfernen der Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz in sensiblem Umfeld / Industrie geeignet!**

Art.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0S5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	6.500

## SIMPLEX-DIAGNOSEHAMMER

Schlageinsatz-Kombination:  
Gummikomposition / Superplastik



Für Baumkontrolleure und Gutachter zum Abklopfen von vermuteten Schadstellen, geringes Gewicht durch Aluminiumgehäuse, flexibel einsetzbar durch Einsätze unterschiedlichen Härtegrades

### Anwendung:

Diagnosehammer für Baumpflege, Baumkontrolle

Art.-Nr.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3127.030	30	90	300	200
3127.040	40	110	330	375