


Verbindungsleisten

1101.400

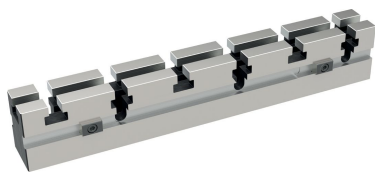


Produktbeschreibung


Werkstoff

- Stahl, gehärtet, geschliffen


Maßzeichnung

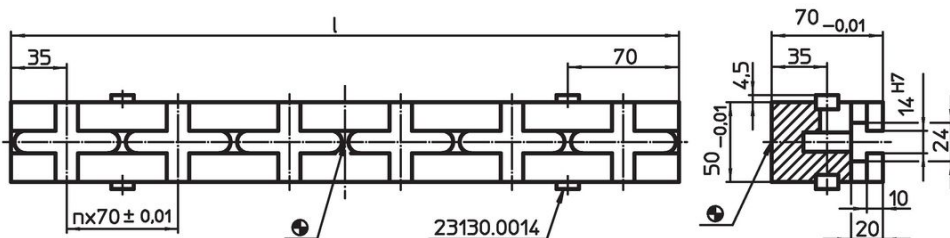

Bestellinformationen

System	Abmessungen l [mm]	Anzahl n	Anzahl der T-Nuten	für Aufspannplatten	 [kg]	Art.-Nr.
V70	490	6	1 x 7	1100.400	9	1101.400

Anwendungsbeispiel

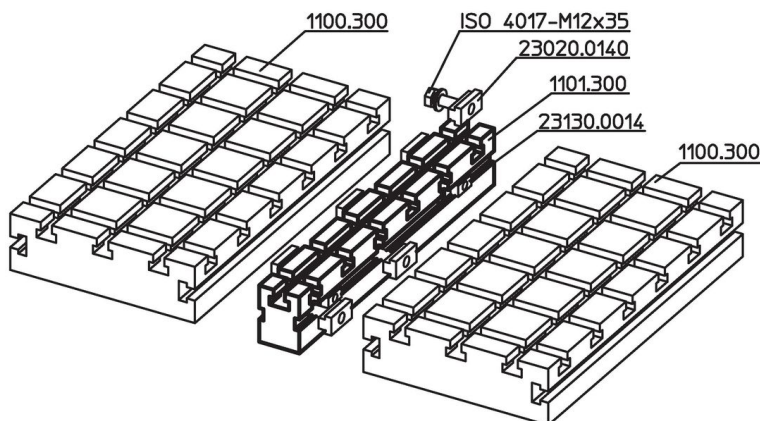

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.