


Spannleisten • Länge 400 - 700

1585.400

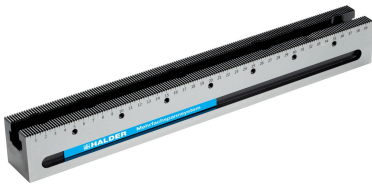


Produktbeschreibung

Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

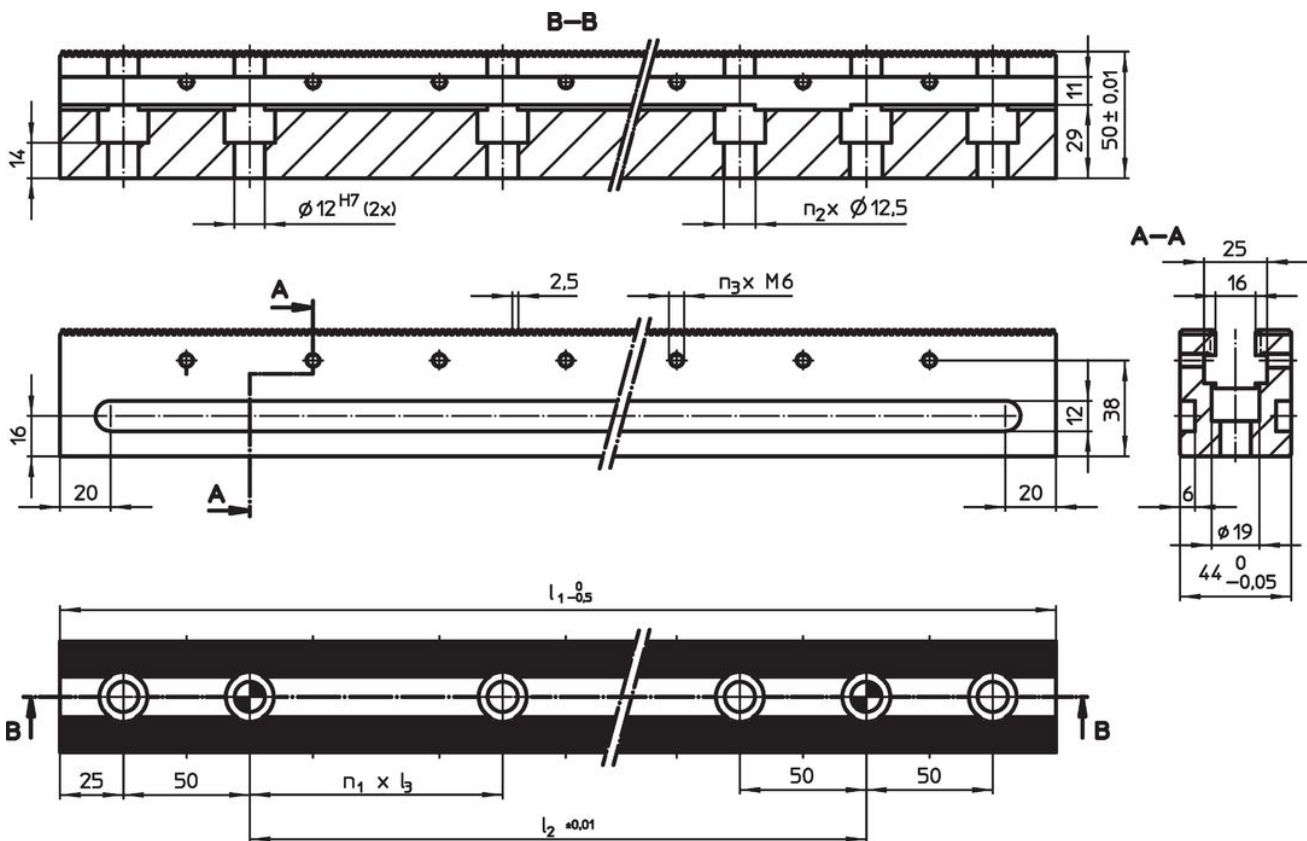

Bestellinformationen

$l_1$	Abmessungen		$l_3$	Anzahl			[kg]	Art.-Nr.
	$l_2$	[mm]		$n_1$	$n_2$	$n_3$		
400	250		100	2	4	7	5	1585.400

Zubehör

	Anzahl Passschrauben M12 x 45	Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45	[g]	Art.-Nr.
<b>Befestigungsschrauben für Spannleisten</b>				
	2	4	304	1585.401

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.