


Spannleisten • Länge 400 - 700

1585.500

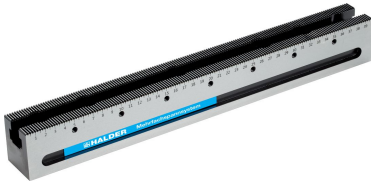


Produktbeschreibung

Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

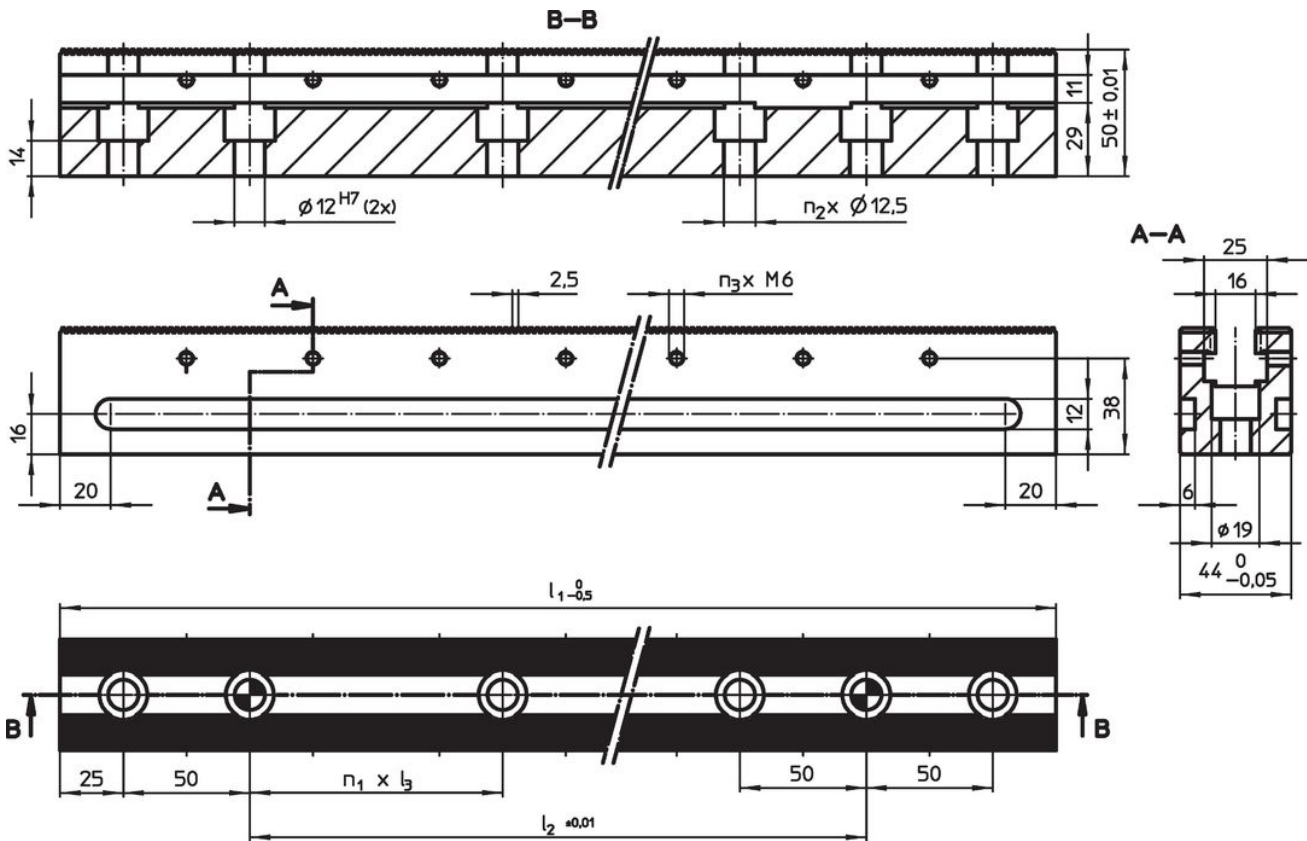

Bestellinformationen

l_1	Abmessungen			Anzahl			[kg]	Art.-Nr.
	l_2 [mm]	l_3	n_1	n_2	n_3			
500	350	100	3	5	9	6	1585.500	

Zubehör

	Anzahl Passschrauben M12 x 45	Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45	[g]	Art.-Nr.
Befestigungsschrauben für Spannleisten				
	2	5	354	1585.501

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.