

## Spannleisten • Länge 400 - 700

1585.600




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

### Maßzeichnung

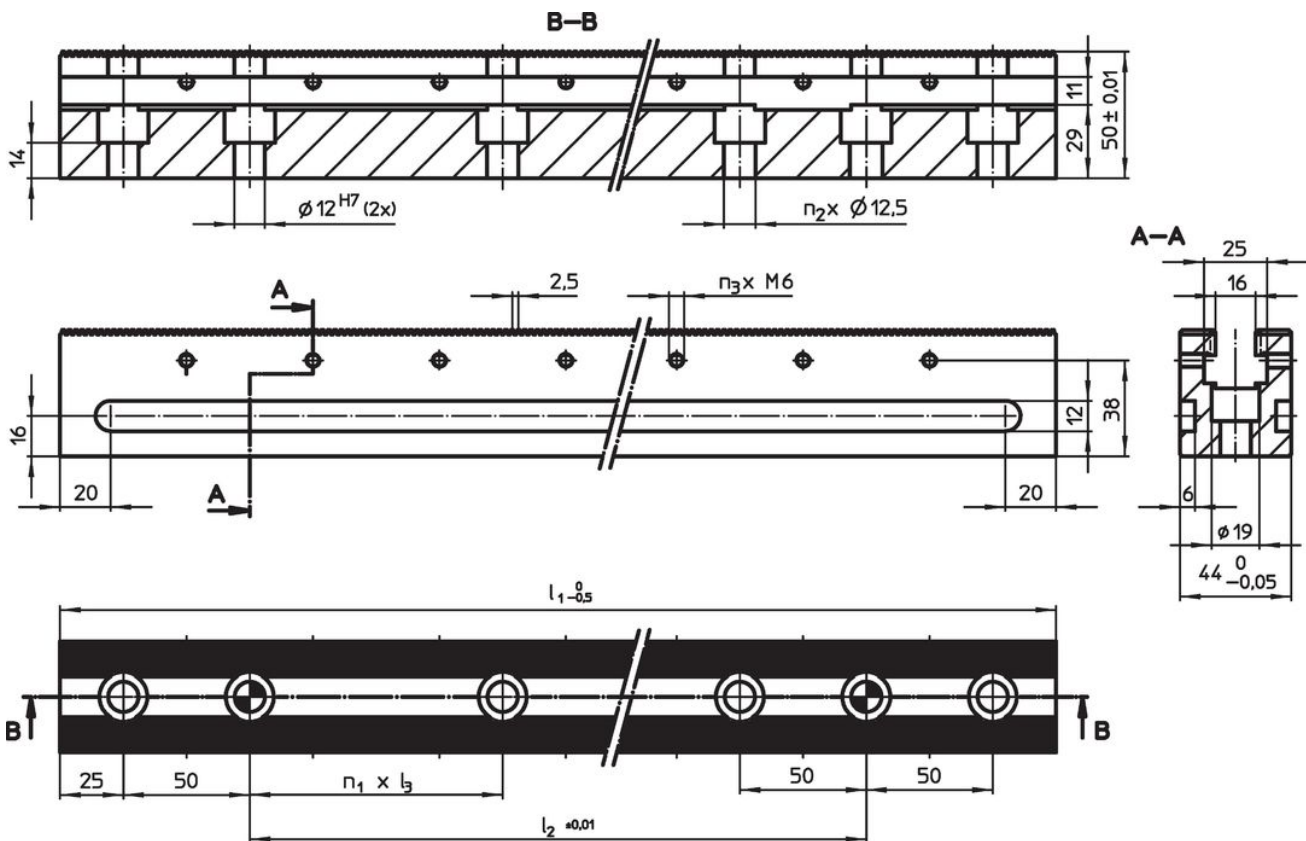

### Bestellinformationen

l <sub>1</sub>	Abmessungen			n <sub>1</sub>	Anzahl			[kg]	Art.-Nr.
	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]		n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>			
600	450	100		4	6	11	6	1585.600	

### Zubehör

Befestigungsschrauben für Spannleisten	Anzahl Passschrauben M12 x 45	Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45	[g]	Art.-Nr.
		2		

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.