


Spannleisten • Länge 400 - 700

1585.700

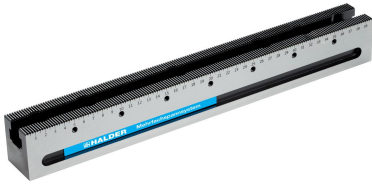


Produktbeschreibung

Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

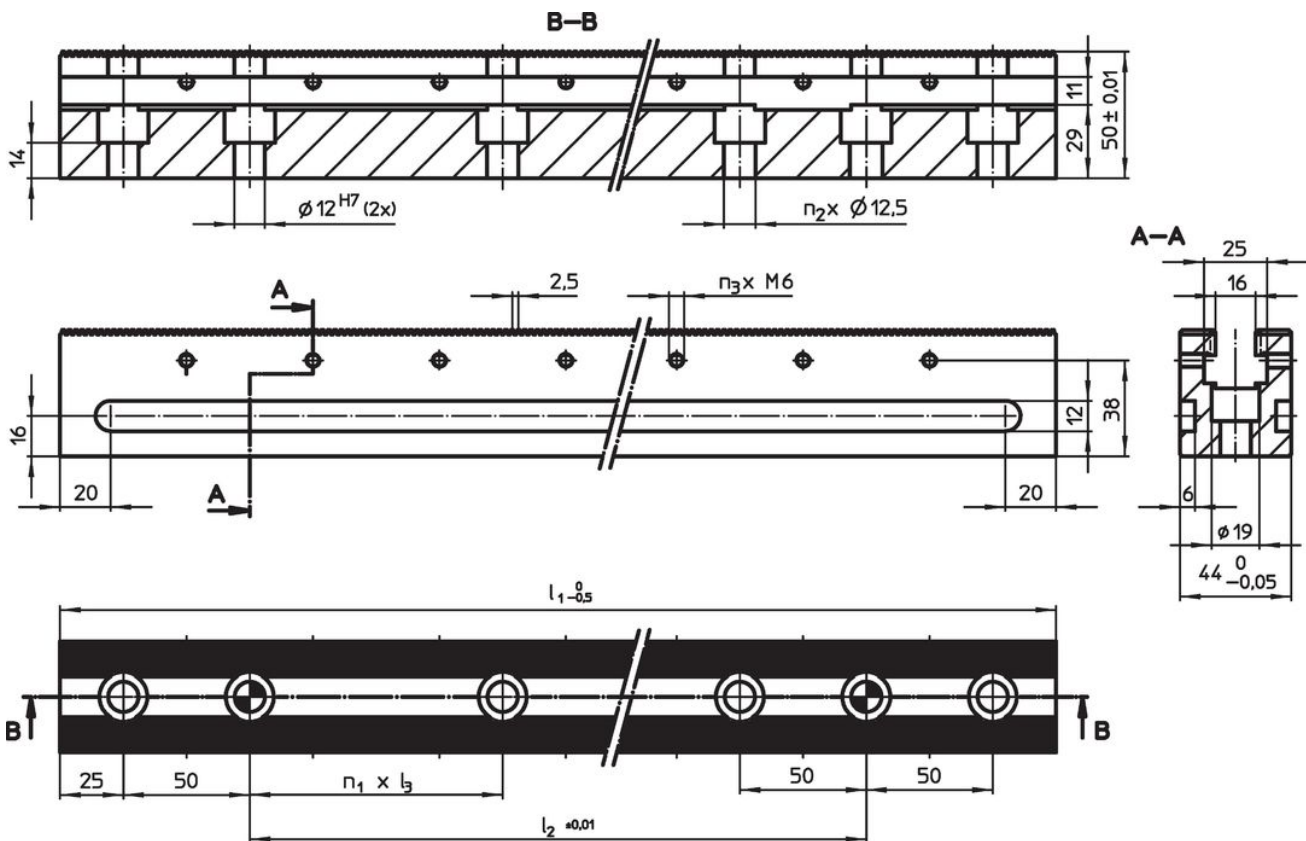

Bestellinformationen

| l ₁ | Abmessungen | | | n ₁ | Anzahl | | | [kg] | Art.-Nr. |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| | l ₂ | l ₃ | [mm] | | n ₂ | n ₃ | | | |
| 700 | 550 | 100 | | 5 | 7 | 13 | 8 | 1585.700 | |

Zubehör

| | Anzahl Passschrauben M12 x 45 | Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45 | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| Befestigungsschrauben für Spannleisten | | | | |
| | 2 | 7 | 453 | 1585.701 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.