


## Backen • geriffelt

1701.250

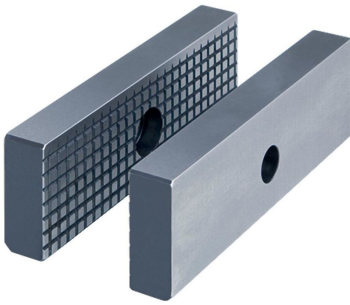

 
### Produktbeschreibung

- Standardbacken mit geringerer Oberfläche
- Zur Erhöhung der spezifischen Flächenpressung
- Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
- Dieses Produkt wird als Paar geliefert

### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen			Art.-Nr.
	b	l	h	
125	125	15	40	1701.250

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.