

Stufenbacken • für Grippeinsätze

1702.400



Produktbeschreibung

- Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
- Spannflächen geschliffen
- Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
- Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
- Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
- Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Achtung:

Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm ($// \leq 0,5$) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 ($O \leq 0,5$) geeignet sind.

Werkstoff

- Stahl, gehärtet

Maßzeichnung

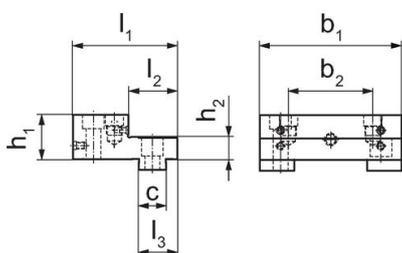


Bild 1


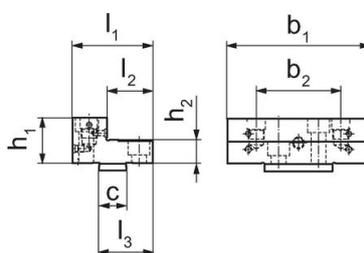


Bild 2

Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen								[kg]	Art.-Nr.
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3	1702.400

Anwendungsbeispiel

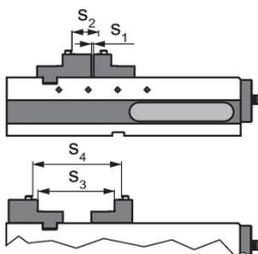

	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spannweite s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Spannweite s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Spannweite s ₂ Runde Werkstücke	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Spannweite s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Spannweite s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.