

## Grippeinsätze · spitz

1702.740




## Produktbeschreibung

- Für Rohteilspannung
- Geringstmöglicher verlorener Spannrand
- Eingripphöhe: einstellbar von 4,5 bis 6,0 mm


## Werkstoff

- Stahl, gehärtet

## Maßzeichnung

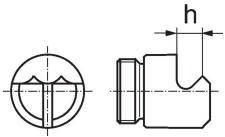

## Bestellinformationen

Abmessungen		Art.-Nr.
h		
[mm]	[g]	
5,5	23	1702.740

## Compliance

## RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

## Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

## Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.