


StellfüÙe • mit Rutschsicherung

22593.2615

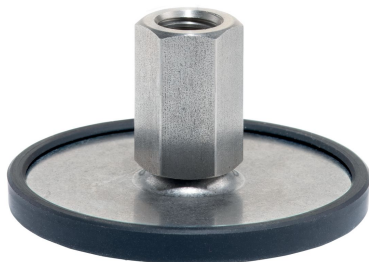

Produktbeschreibung

Die StellfüÙe können universell als verstellbare FüÙe eingesetzt werden. Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gummikappe

- Gummi, schwarz

Mutter

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

- Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- StellfüÙe

MaÙzeichnung



Bild 1



Bild 2

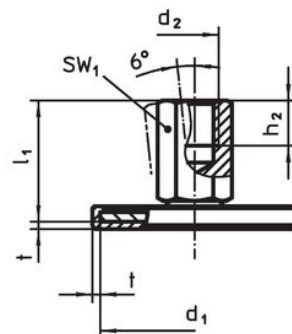


Bild 3

Bestellinformationen

| d ₁ | d ₂ | Abmessungen | | | SW ₁ [mm] | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----|------------|
| | | l ₁ [mm] | h ₂ | t | | | |
| mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl | | | | | | | |
| 40 | M12 | 31 | 12 | 1,5 | 17 | 63 | 22593.2615 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.