

## Auflagebolzen • DIN 6321

### 22630.0012



#### Produktbeschreibung

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.  
Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

#### Werkstoff


- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

#### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Auflagebolzen, teilweise DIN 6321 (alte Norm)

#### Maßzeichnung

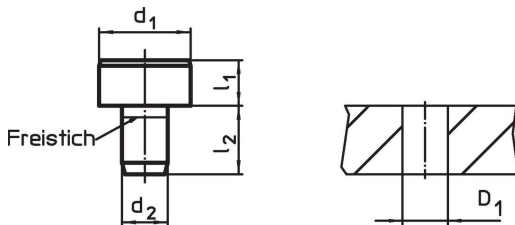

#### Bestellinformationen

Abmessungen				Aufnahmebohrung	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub> g6	l <sub>1</sub> h9	d <sub>2</sub> n6	l <sub>2</sub>	D <sub>1</sub> H7 [mm]		
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l <sub>1</sub> = h9						
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.