

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

22700.0182



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Schraube**
- Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²

Weiterführende Informationen

Hinweise

Gewindeauslauf l₄ beachten!
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindegewinde auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -


Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel

Maßzeichnung

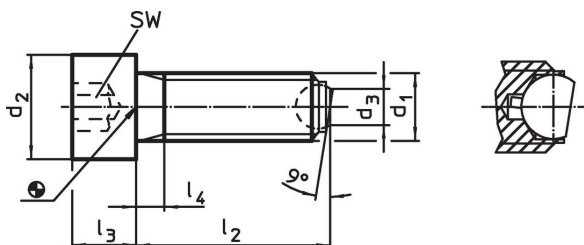


Bestellinformationen

d ₁	l ₂ ~	d ₂	Abmessungen			Kugeldurchmesser	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾ max.		Art.-Nr.
			d ₃	l ₃	l ₄					
			[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl										
M24	60	36	15,8	24	9	18	19	80	325	22700.0182

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Anwendungsbeispiel

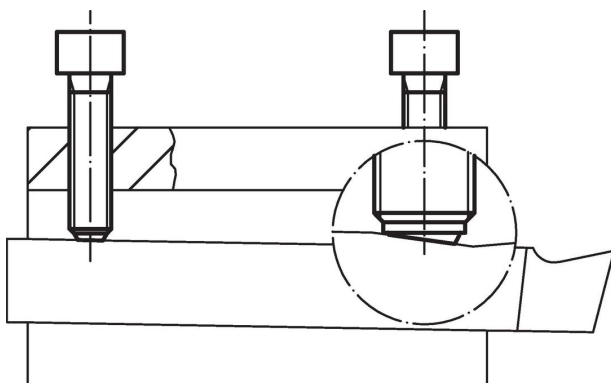



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.