

## Kugeldruckschrauben • mit Kopf, abgeflachte Kugel

22710.0842



### Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.  
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

### Werkstoff

**Kugel**  
• Rostfreier Stahl, gehärtet

**Schraube**  
• Rostfreier Stahl 1.4305

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.  
Sonderausführung auf Anfrage.


#### Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang  
- Technische Daten -

#### Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

### Maßzeichnung

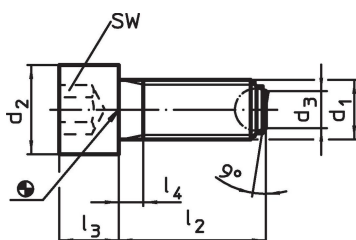

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	d <sub>2</sub>	Abmessungen			Kugeldurchmesser	SW [mm]	Belastbarkeit bei statischer Belastung <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	Art.-Nr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl										
M8	20	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	12	22710.0842

<sup>1)</sup> Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.