

## Pendelauflagen

22730.0452



### Produktbeschreibung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

### Werkstoff


- Kugel**
- Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
- Körper**
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

### Weiterführende Informationen


#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.


### Maßzeichnung

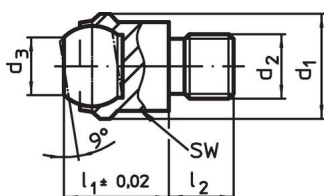


**Bild 1**

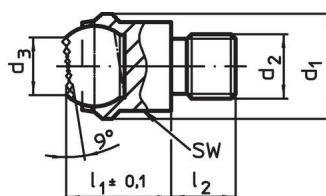

**Bild 2**

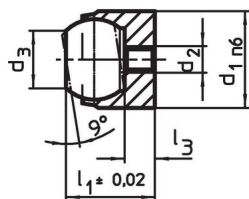

**Bild 3**

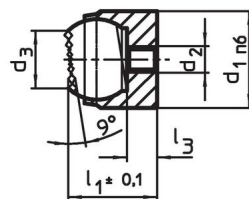

**Bild 4**

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub> n6	d <sub>2</sub>	Abmessungen			Kugeldurchmesser	Aufnahmebohrung		Belastbarkeit bei statischer Belastung <sup>1)</sup> max. [kN]	Anzugsmoment max. [Nm]	Anzahl	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub> max.		Ø H7	Tiefe min. [mm]				
			[mm]								
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Rostfreier Stahl											
12	M3	7,2	11	3,2	10	12	6	10	1,3	8	22730.0452

<sup>1)</sup> Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten wird.

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.