

## Muttern für T-Nuten • lang

23020.0200




### Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

### Maßzeichnung

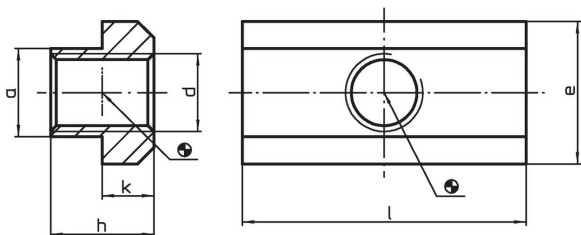

### Bestellinformationen

Nutennenmaß [mm]	Abmessungen						Art.-Nr.	
	d	a	e [mm]	l	h	k		[g]
20	M18	19,6	32	64	24	12	257	23020.0200

### Anwendungsbeispiel



### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.