

## Sechskantmuttern • DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

23070.0030



### Produktbeschreibung

Sechskantmuttern nach DIN 6330 verfügen über eine Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050).

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

### Werkstoff


- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

### Weiterführende Informationen

#### Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -


### Maßzeichnung

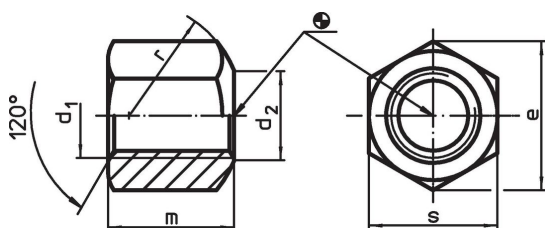

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		e [mm]	m	r	s		
<b>mit einseitig kugelförmiger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl</b>							
M30	32	53,1	45	41	46	396	23070.0030

### Anwendungsbeispiel

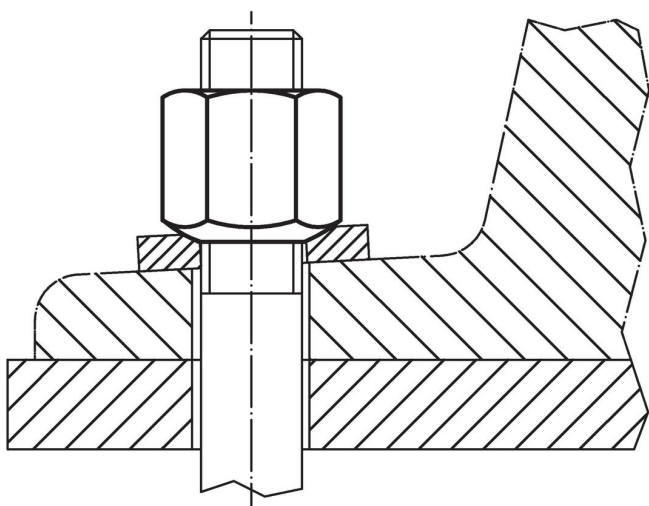

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.