


Verlängerungsmuttern • (Höhe 3 d)

23090.0008

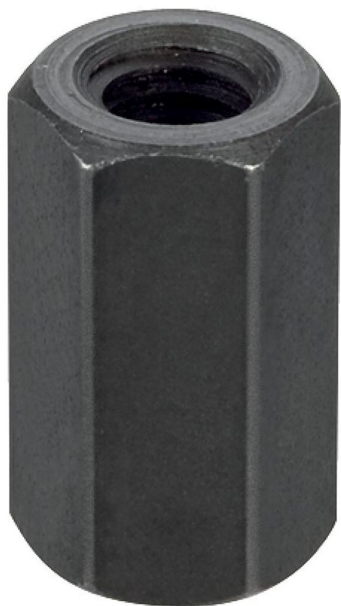

Produktbeschreibung

Die Verlängerungsmuttern sind im Gegensatz zu einer Sechskantmutter nach DIN 6330 verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere als Verbindungsstück für Stiftschrauben.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Weiterführende Informationen

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| d | e | Abmessungen | | | [g] | Art.-Nr. |
|----|----|-------------|----|----|------------|----------|
| | | m | s | | | |
| M8 | 15 | 24 | 13 | 19 | 23090.0008 | |

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.