

Mitnehmersteine • DIN 2079

23100.0040



Produktbeschreibung

Diese Mitnehmersteine sind nach DIN 2079 gefertigt.

Werkstoff

- Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Maßzeichnung

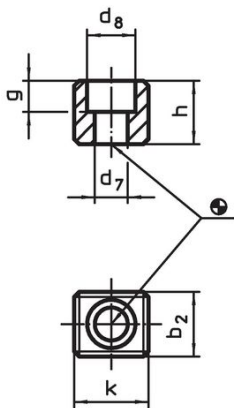


Bild 1

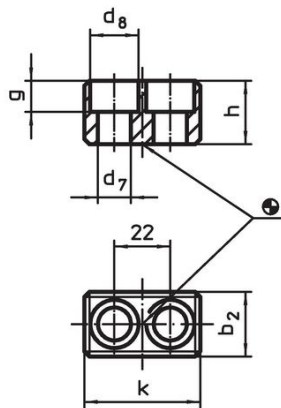


Bild 2


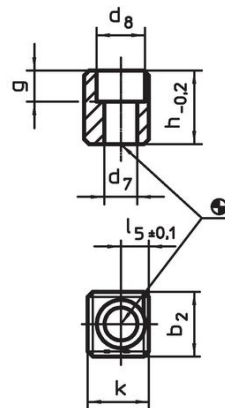


Bild 3

Bestellinformationen

| Spindelkopf Nr. | Abmessungen | | | | | | für Schrauben ISO 4762 | [g] | Art.-Nr. |
|---|-------------|----------------------|----------------|----------------|-----|----|---------------------------|-----|------------|
| | k | b ₂ h5 | d ₇ | d ₈ | g | h | | | |
| für Spindelköpfe Nr. 30 bis 60, Form A – Bild 1 | | | | | | | | | |
| 40 | 19,5 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 6,2 | 16 | M6 x 16 | 32 | 23100.0040 |

Anwendungsbeispiel

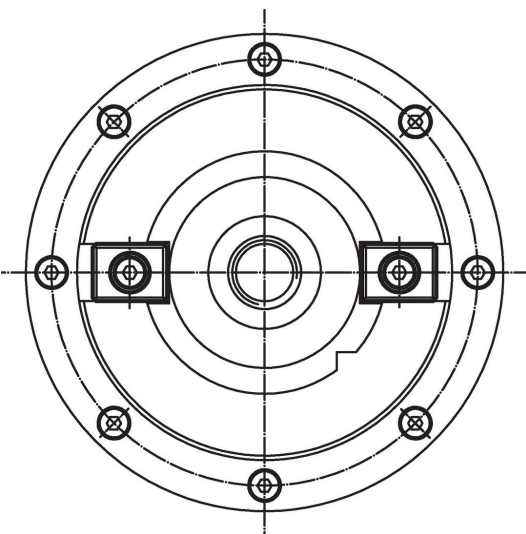

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.