

## Niederzugspanner • ohne Hebel, mit Auflage

23210.0551



### Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraft. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

### Weiterführende Informationen

#### Verweise

Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelauflagen EH 22730. / EH 22740. versehen.

#### Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Muttern für T-Nuten, lang

### Maßzeichnung

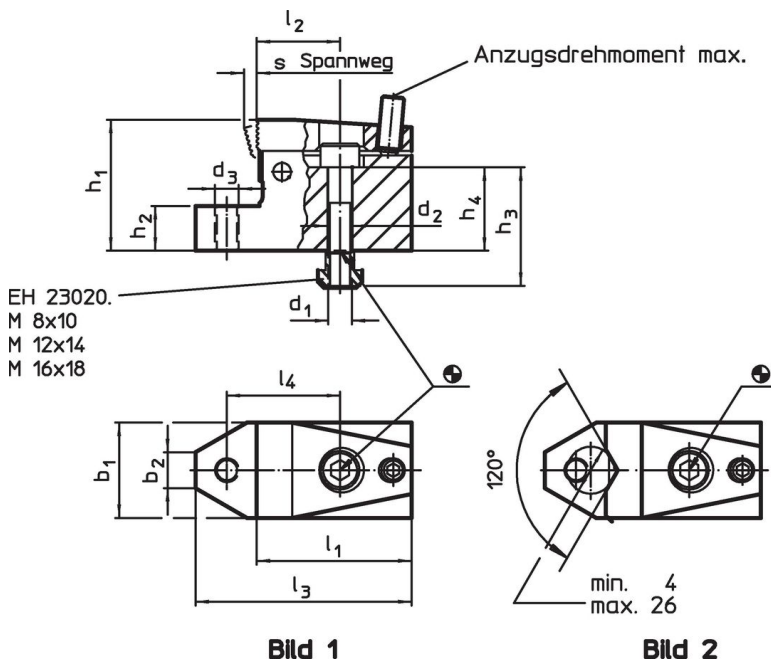


Bild 1

Bild 2

### Bestellinformationen

Nutennennmaß [mm]	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	Abmessungen								Spannkraft horizontal max. [kN]	Anzugs- dreh- moment max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.	
						h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ±0,01	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					s
mit ebener Spannbacke – Bild 1																		
10	M8	8,4	M8	32	12,1	44	15	40	28	52	28	72,5	38	3	7	3	566	23210.0551

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.