

## Verstellbare Klemmhebel • mit Andrückschraube

24410.2364



### Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

### Werkstoff

#### Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

#### Innenteile

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

#### Schraube

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

### Bedienung

**Durch Anheben des Hebels** wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.


#### Verweise

Die Ausführung mit Kugelzapfen (Bild 3) kann mit dem Druckstück, Kunststoff (EH 22570.) kombiniert werden.

#### Weitere Produkte

- Druckstücke, Kunststoff

### Maßzeichnung

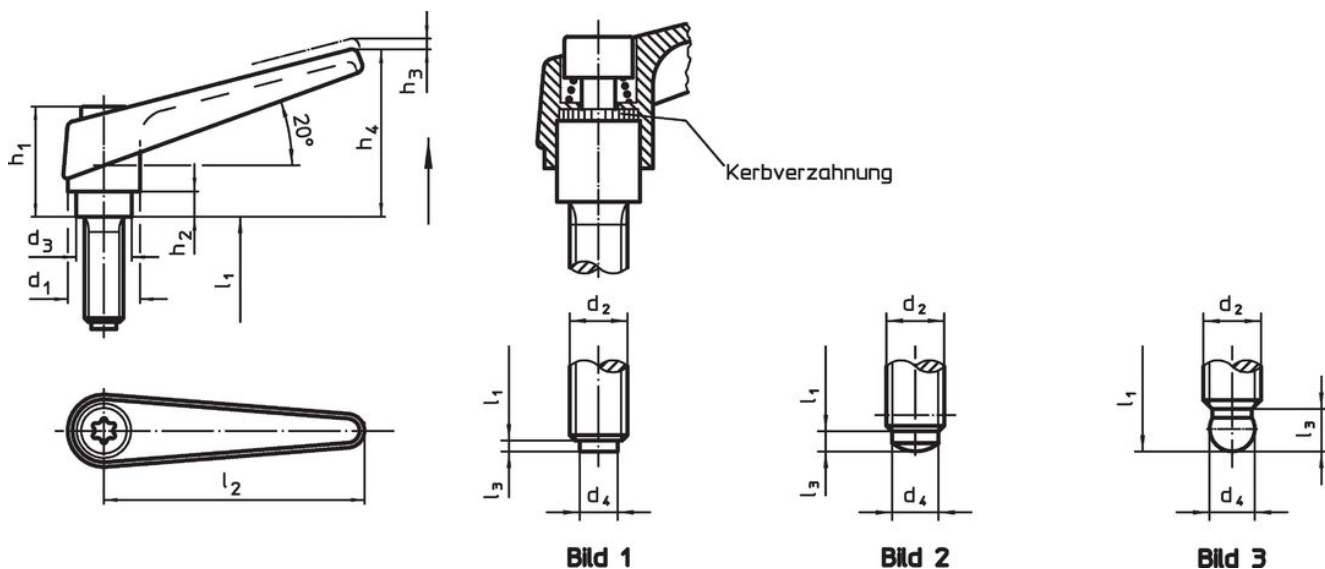

### Bestellinformationen

| Abmessungen                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      | [g]        | Art.-Nr. |  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|----------|--|
| d <sub>1</sub>                    | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | [mm] |            |          |  |
| mit Druckzapfen – Bild 2, schwarz |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |            |          |  |
| 18                                | M8             | 32             | 13,5           | 6              | 31             | 6,5            | 3              | 45             | 62             | 1,8            | 81   | 24410.2364 |          |  |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.