

## Sterngriffe • DIN 6336 Grauguss

24650.0450



### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.  
Sandgestrahlt oder geromgelt.

### Werkstoff

#### Griff

- Grauguss GG 20, blank

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung  
oder veredelter Oberfläche werden auf  
Bestellung gefertigt.

### Maßzeichnung

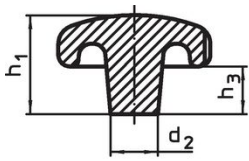


Bild 1

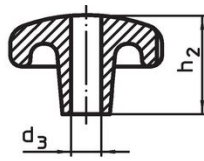


Bild 2

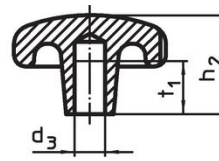


Bild 3

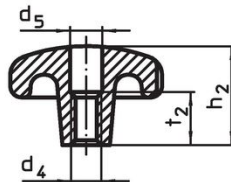
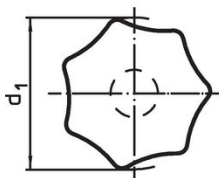


Bild 4

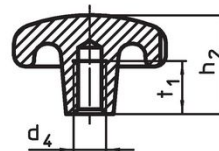


Bild 5

### Bestellinformationen

Abmessungen					[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.		
[mm]						
mit Gewindefackloch, Form E – Bild 5						
50	18	M10	32	18	132	24650.0450

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.