

Sterngriffschrauben • ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl

24741.0060



Produktbeschreibung

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Werkstoff


Griff

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Schraube

- Rostfreier Stahl 1.4305

Maßzeichnung

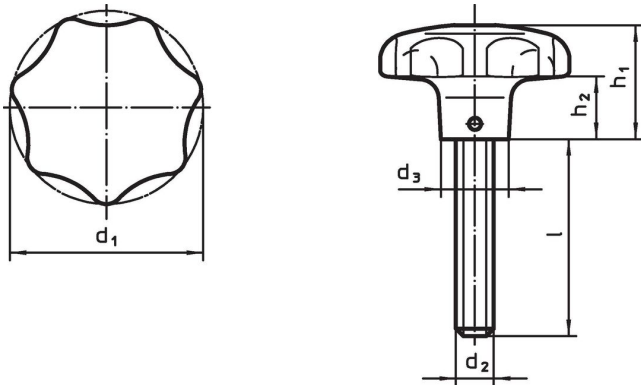

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		l ~ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
63	M12	50	20	40	19	329	24741.0060

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.