

## Aufspannwinkel

EH 1511.500 - EH 1611.500




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert


### Maßzeichnung

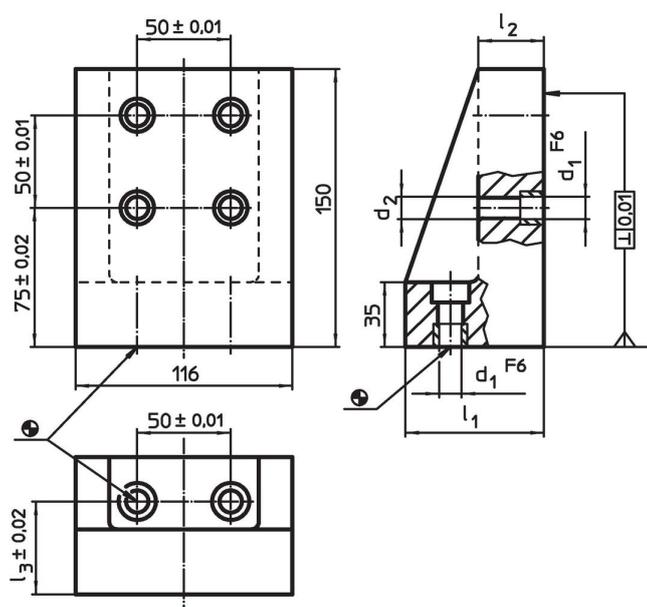

### Bestellinformationen

System	Abmessungen					[kg]	Art.-Nr.
	$l_1$	$l_2$	$l_3$ [mm]	$d_1$	$d_2$		
L12	74	35	50	12	M12	6	1511.500
L16	79	40	55	16	M16	6	1611.500

## Anwendungsbeispiel

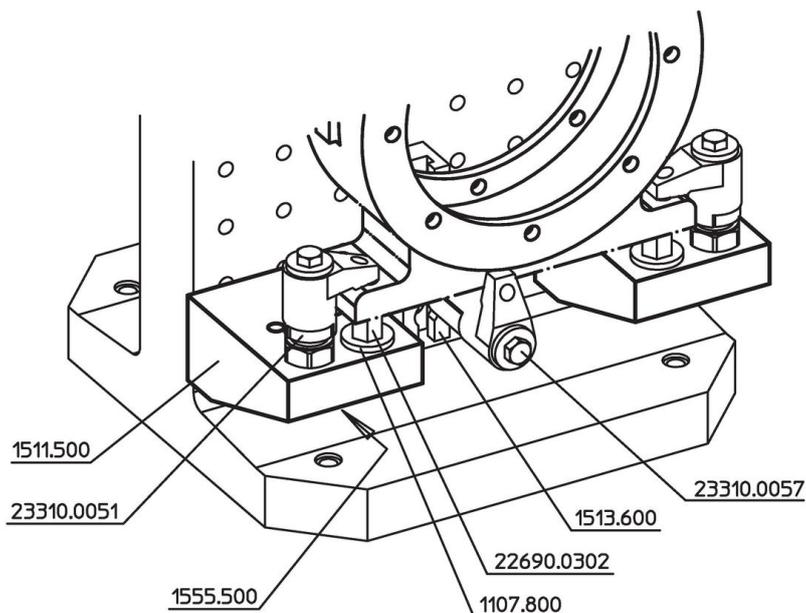

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.