

## Anschlagwinkel

EH 1520.400 - EH 1621.700




### Produktbeschreibung


#### Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen

### Maßzeichnung

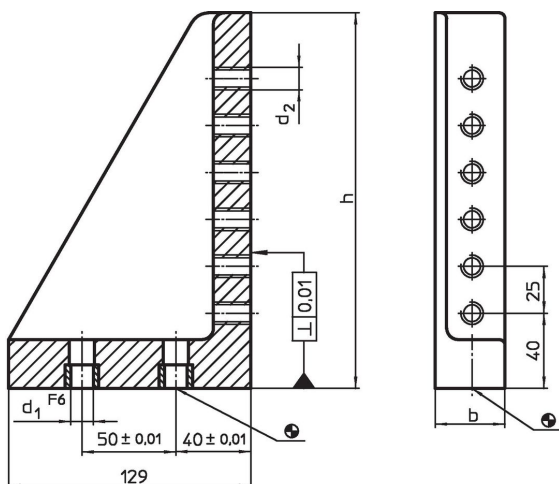

### Bestellinformationen

System	Abmessungen				Anzahl der Gewinde	 [g]	Art.-Nr.
	b	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
L12	37	140	12	M12	4	1688	1520.400
L12	37	200	12	M12	6	2167	1520.500
L16	66	140	16	M16	4	3121	1621.600
L16	66	200	16	M16	6	3642	1621.700

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.