

Anschläge • Prismen horizontal  
EH 1586.




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

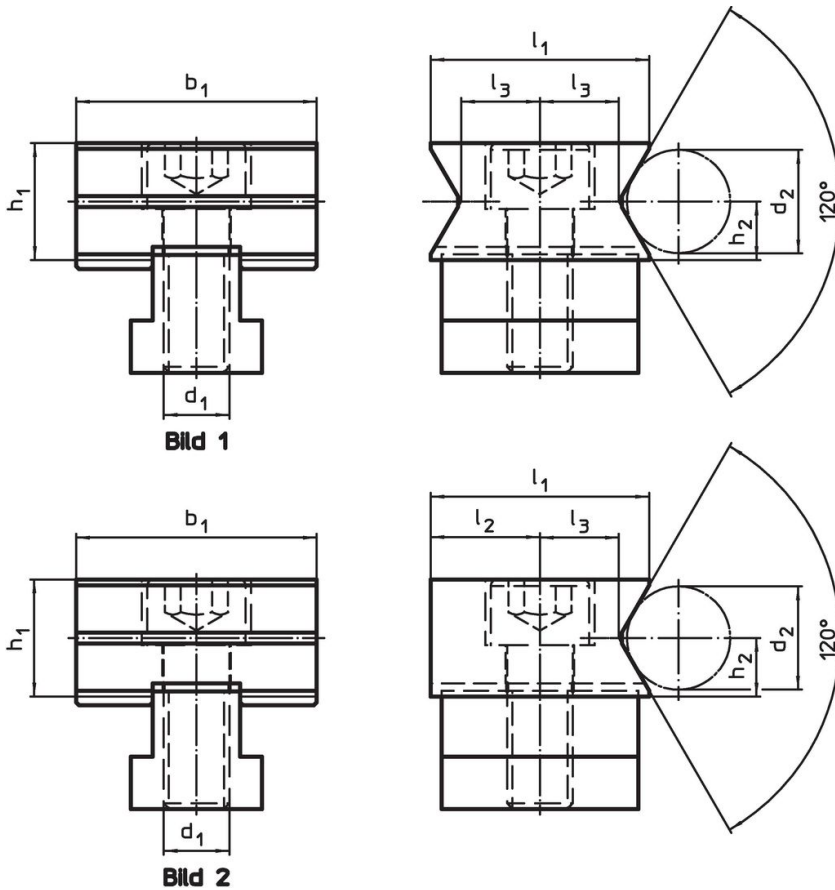

Bestellinformationen

Abmessungen								[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub> [mm]	b <sub>1</sub> -0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
<b>Prismen horizontal, beidseitig – Bild 1</b>									
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030
<b>Prisma horizontal und plan – Bild 2</b>									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.