

## Gripp-Leisten • wendbar

EH 1704.




### Produktbeschreibung

- Gripp-Leiste, wendbar zur Montage an die 5-Seite-Backe (benötigt werden 4 Stück)
- Für randnahes Spannen von Rohteilen, 3 bzw. 5 mm
- Inkl. 2 Befestigungsschrauben M 6 x 16 (Art.-Nr. 1704.600)

### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

### Maßzeichnung

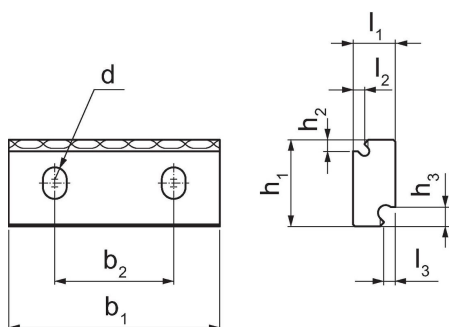

### Bestellinformationen

Abmessungen									[g]	Art.-Nr.
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
55	31	6,2	11	3	3	22,5	3	5	97	1704.400

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.