

Aufspannwinkel • vorbearbeitet
EH 1906.



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Grauguss GG

Weiterführende Informationen


Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Weitere Produkte

- Gewindetragebolzen, selbstsichernd


Maßzeichnung

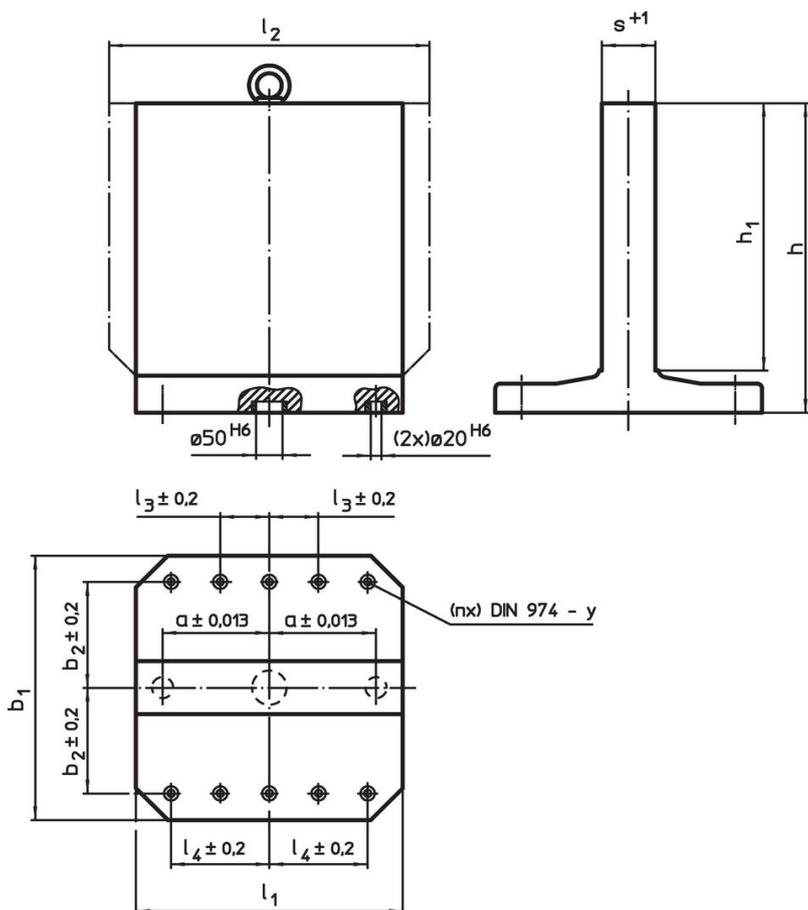

Bestellinformationen

b ₁ x l ₁	l ₂	h ₁	Abmessungen						y	für Schrauben	Anzahl Befestigungs- bohrungen n	[kg]	Art.-Nr.			
			h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄ ±0,2	s +1								
													[mm]	[mm]		
Grauguss GG																
400 x 400	-	400	475	150	150	-	150	81	12	M12	4	150	1906.210			
400 x 400	500	400	475	150	150	-	150	81	12	M12	4	173	1906.310			
500 x 500	-	500	595	200	200	-	200	101	12	M12	6	284	1906.410			
500 x 500	630	500	595	200	200	-	200	101	12	M12	6	334	1906.510			
630 x 630	-	630	725	200	200	-	200	131	16	M16	6	455	1906.610			
800 x 800	-	800	910	300	300	100	300	151	16	M16	8	805	1906.810			

Anwendungsbeispiel

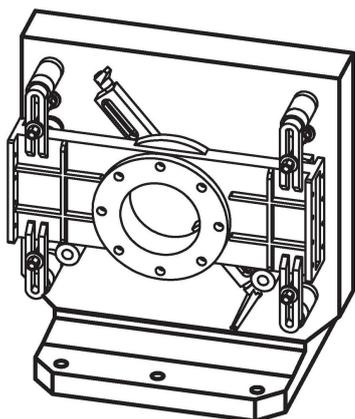

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.