

## Aufspannwürfel · geschweißt, vorbereitet EH 1910.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Stahl, geschweißt

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.


### Maßzeichnung

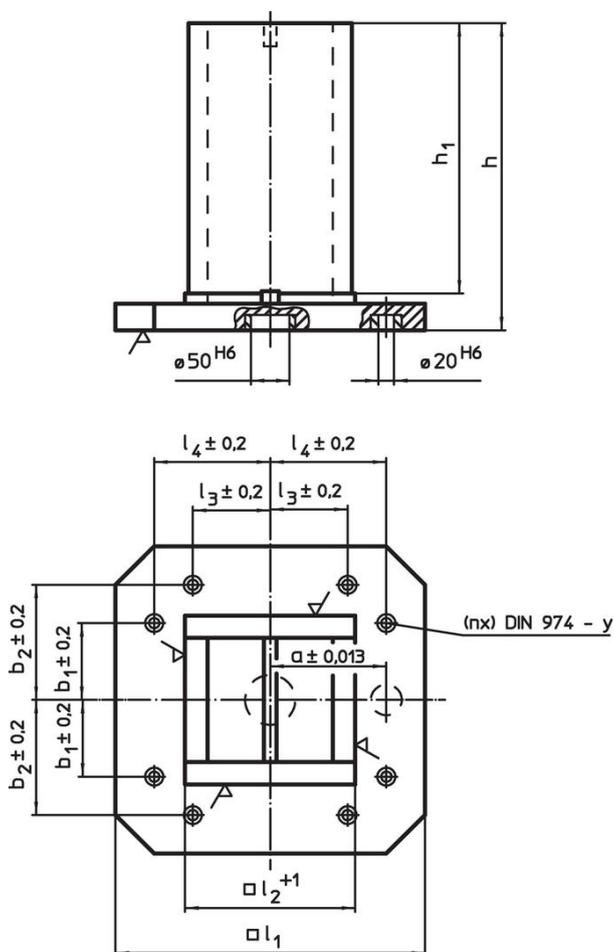

### Bestellinformationen

Abmessungen										y	für Schrauben	Anzahl Befestigungsbohrungen n	[kg]	Art.-Nr.
$l_1$	$l_2 +1$	$l_3 \pm 0,2$	$l_4 \pm 0,2$	h	$h_1$	a $\pm 0,013$	$b_1 \pm 0,2$	$b_2 \pm 0,2$	[mm]					
400	231	–	150	500	450	150	150	–	12	M12	4	134	1910.220	
500	331	–	200	650	595	200	200	–	12	M12	4	265	1910.240	
630	451	200	300	800	740	200	200	300	16	M16	8	427	1910.260	

## Anwendungsbeispiel

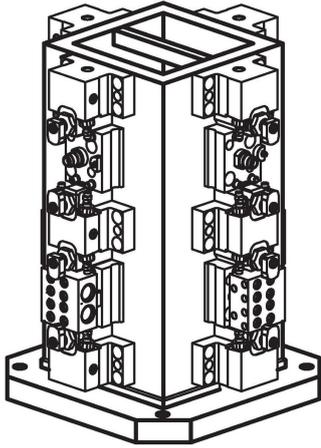

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.