

## Muttern für T-Nuten • Rhombus, Rohling

EH 23020.




### Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, blank

### Maßzeichnung

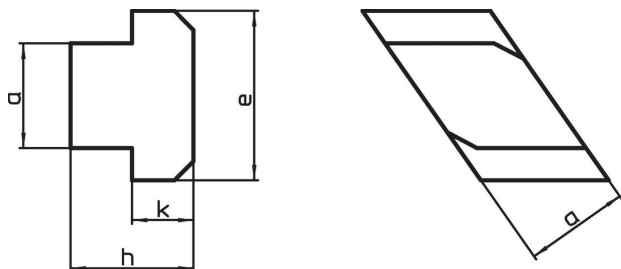

### Bestellinformationen

Nutennennmaß [mm]	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
	a	e [mm]	h	k		
6	5,7	10	8	4	3,2	23020.0561
8	7,6	13	10	6	7,1	23020.0581
10	9,6	15	12	6	13,0	23020.0601
12	11,6	18	14	7	21,0	23020.0621
14	13,6	22	16	8	35,0	23020.0641
16	15,6	25	18	9	69,0	23020.0661
18	17,6	28	20	10	73,0	23020.0681
20	19,6	32	24	12	143,0	23020.0701
22	21,6	35	28	14	158,0	23020.0721
28	27,6	44	36	18	324,0	23020.0781
36	35,5	54	44	22	635,0	23020.0861

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.