

Feste Nutensteine

EH 23110.



Produktbeschreibung

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Werkstoff


- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Weiterführende Informationen


Verweise

Größe 20 - siehe 23130.0020


Maßzeichnung

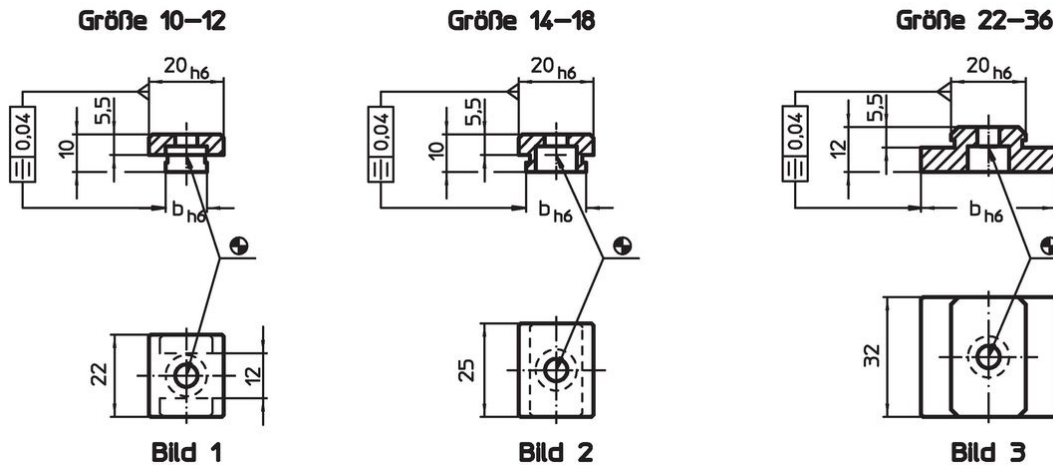

Bestellinformationen

Nutennenmaß Maschine b h6 [mm]	für Schrauben ISO 4762 [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Größe 10-12 – Bild 1			
10	M6	19	23110.0010
12	M6	20	23110.0012
Größe 14-18 – Bild 2			
14	M6	28	23110.0014
16	M6	30	23110.0016
18	M6	32	23110.0018
Größe 22-36 – Bild 3			
22	M6	58	23110.0022
24	M6	63	23110.0024
28	M6	68	23110.0028
36	M6	81	23110.0036

Anwendungsbeispiel

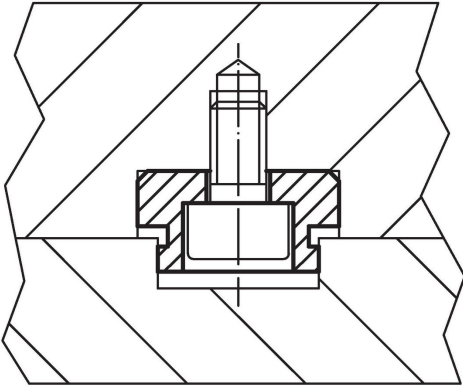

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.