

## T-Griffe EH 24512.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

### Maßzeichnung

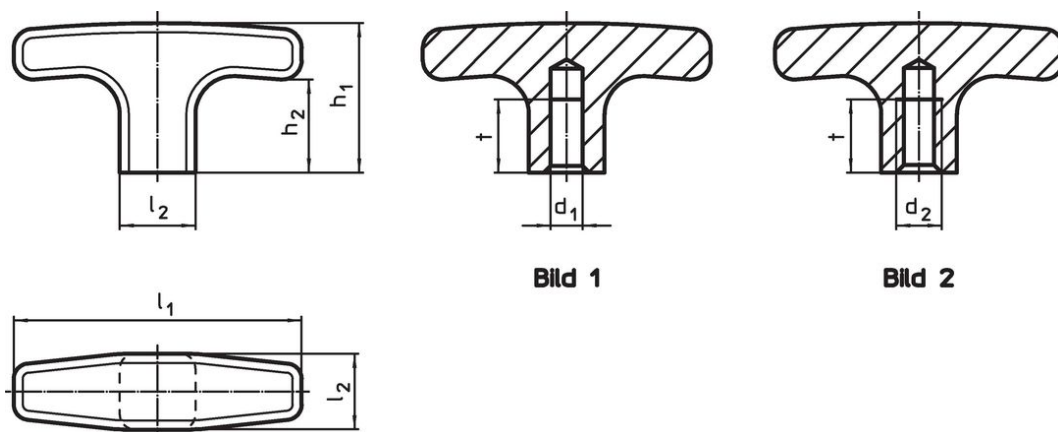



Bild 1

Bild 2

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	Abmessungen					t	[g]	Art.-Nr.
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]			
<b>mit glattem Sackloch – Bild 1</b>									
6	–	55	14	33	22	12	31	<a href="#">24512.0020</a>	
8	–	67	16	37	25	16	46	<a href="#">24512.0030</a>	
8	–	80	20	41	26	16	80	<a href="#">24512.0035</a>	
<b>mit Gewindefackloch – Bild 2</b>									
–	M 6	55	14	33	22	12	34	<a href="#">24512.0120</a>	
–	M 8	55	14	33	22	12	31	<a href="#">24512.0125</a>	
–	M 8	67	16	37	25	16	48	<a href="#">24512.0130</a>	
–	M 8	80	20	41	26	16	80	<a href="#">24512.0135</a>	
–	M10	80	20	41	26	16	80	<a href="#">24512.0140</a>	

## Anwendungsbeispiel

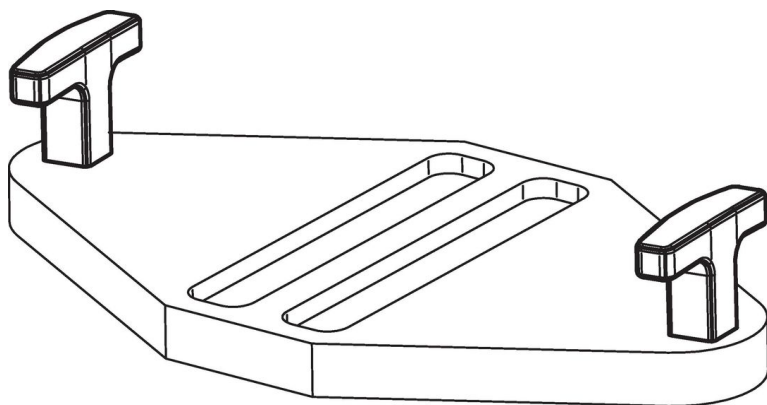

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.