

Federnde Druckstücke • mit Innensechskant

22060.0508



Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

- Rostfreier Stahl

 
Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen­seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen



Standard-Federkraft



verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.


Verweise

Gewin­desicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Innensechskant und Abdichtung
- Halter, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung

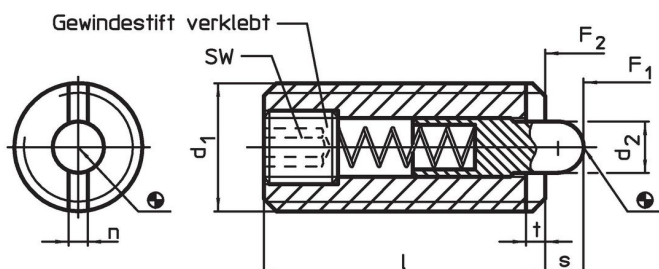

Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | SW | Hub s | Federkraft ¹⁾ | | max. | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|----|-----|-----|-----|----------|--------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | | | |
| rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | | | | | | | | | | | |
| M8 | 3,5 | 22 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 3 | 26 | 70 | 250 | 7,4 | 22060.0508 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.