

Rastbolzen • ohne Sechskantbund

22120.0446



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz

Montage

Passendes Montagewerkzeug lieferbar.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermutter sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung

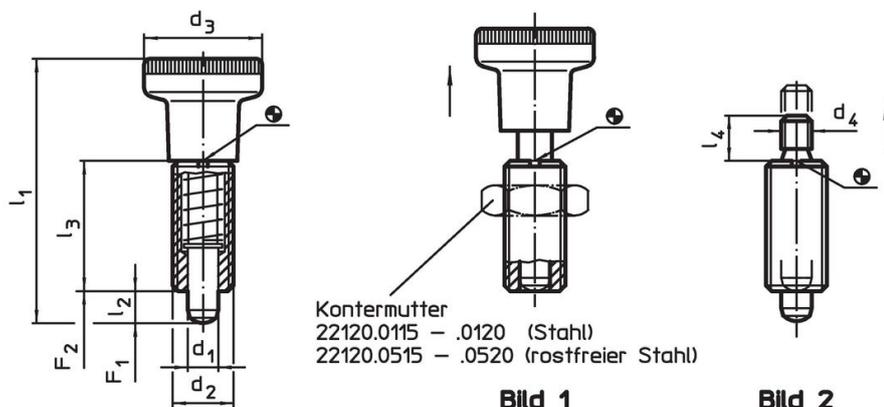

Bestellinformationen


Abmessungen						Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.		
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.	[g]			
-0,02 -0,05			~	min.		~	~						
[mm]											[N]	[°C]	[g]
mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl													
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	-30	80	27	22120.0446		

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_2 [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
Montagewerkzeug, Stahl				
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956

Anwendungsbeispiel

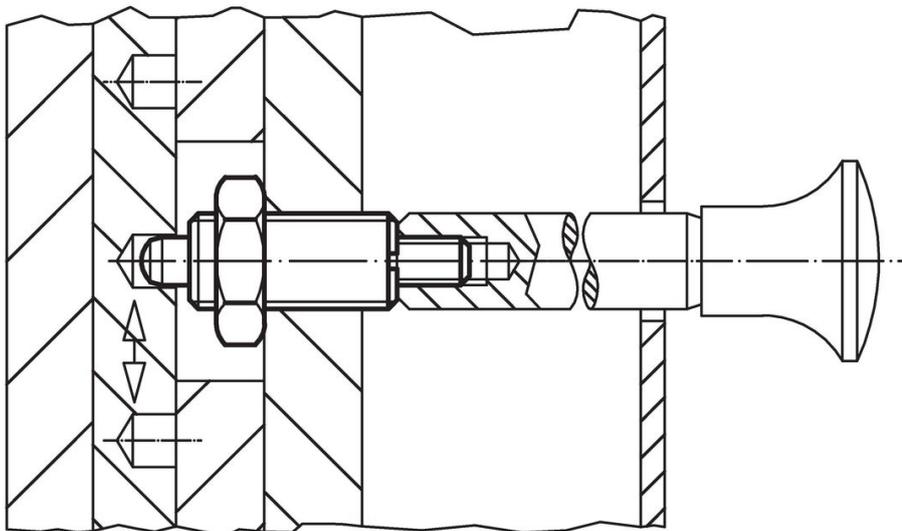

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.