

## Stellfüße • mit Rutsicherung

22593.2635



### Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

### Werkstoff

#### Gummikappe

- Gummi, schwarz

#### Mutter

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Kontermutter

- Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

#### Teller

- Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Stellfüße

### Maßzeichnung



Bild 1



Bild 2

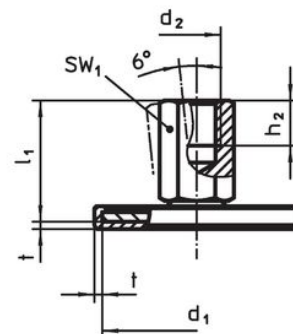


Bild 3

### Bestellinformationen

| d <sub>1</sub>                              | d <sub>2</sub> | Abmessungen    |                |   | SW <sub>1</sub> | [g] | Art.-Nr.   |
|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----|------------|
|   |                | l <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t |                 |     |            |
| [mm]  |                |                |                |   |                 |     |            |
| mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl |                |                |                |   |                 |     |            |
| 50  | M12            | 32             | 12             | 2 | 17              | 84  | 22593.2635 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.