

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

22700.0106



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Schraube**
- Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²

Weiterführende Informationen

Hinweise

Gewindeauslauf l_4 beachten!
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindegewinde auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -

Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel

Maßzeichnung

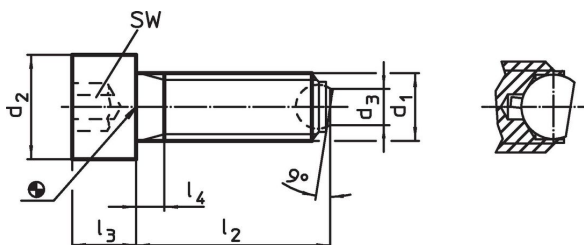


Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | Kugeldurchmesser | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾ max. | g | Art.-Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|---|----|------------|
| d ₁ | l ₂ | d ₂ | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | | | | |
| abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl | | | | | | | | | | |
| M10 | 60 | 16 | 6 | 10 | 28 | 7 | 8 | 12 | 44 | 22700.0106 |

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Anwendungsbeispiel

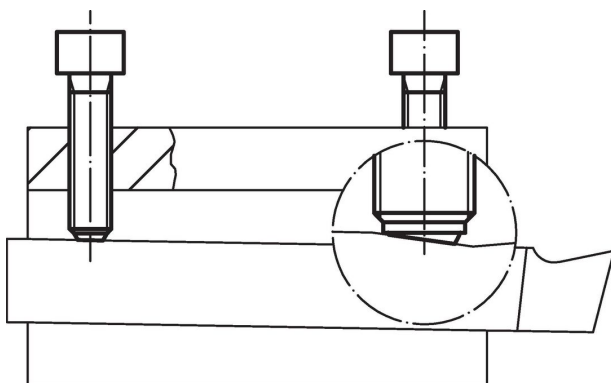



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.