

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, abgeflachte Kugel

22710.0856



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel
• Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube
• Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -

Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

Maßzeichnung

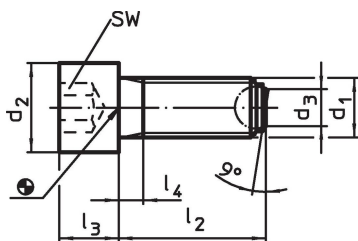

Bestellinformationen

d ₁		l ₂		d ₂		d ₃		l ₃		l ₄		Kugeldurchmesser	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾ max.	g	Art.-Nr.
[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		[mm]		[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl																
M10	60	16	6	10	28	7	8	20	44	22710.0856						

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.