

## Pendelauflagen

22730.0130



### Produktbeschreibung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

### Werkstoff

**Kugel**  
• Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

**Körper**  
• Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

### Maßzeichnung

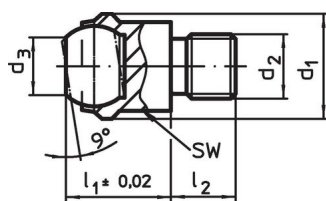


Bild 1

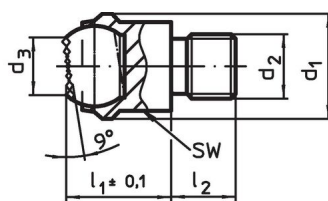


Bild 2

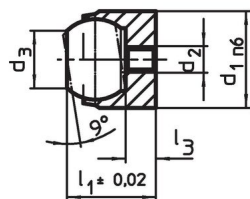


Bild 3

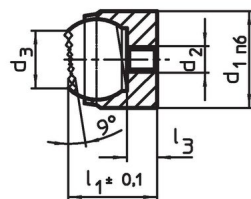


Bild 4

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen				Kugeldurchmesser	SW [mm]	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]	Anzugsmoment max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> -0,5	[mm]						
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl											
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	151	22730.0130	

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.