

Ölschaugläser

22860.0016



Produktbeschreibung

Ölschaugläser können zur Füllstandskontrolle bei Behältern ohne Überdruck eingesetzt werden.

Werkstoff

Dichtring

- NBR, öl- und benzinfest

Reflektor

- Kunststoff, weiß

Ringmutter

- Aluminium Al


Schauglas

- Plexiglas PMMA, glasklar

Montage

Ohne Gewinde in Bohrung \varnothing H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.

Maßzeichnung

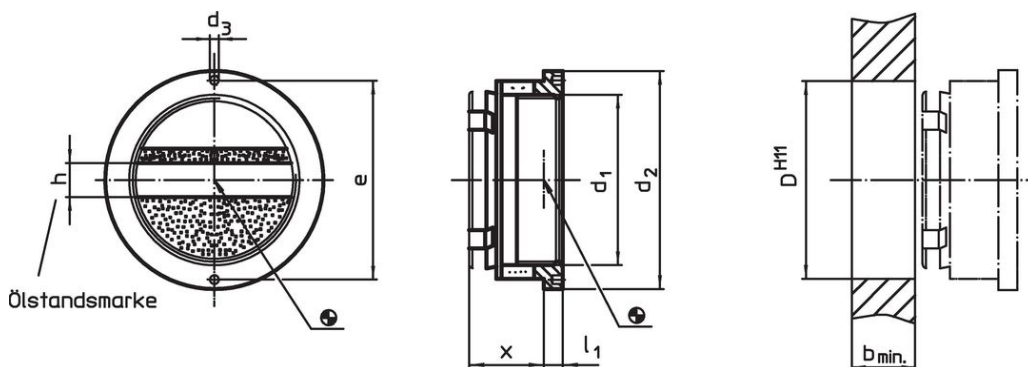

Bestellinformationen

Größe (Schauöffnung) d_1	Abmessungen						Aufnahme- bohrung D H11 [mm]	Temperatur		Gewicht [g]	Art.-Nr.
	d_2	d_3	x ~	l_1	b min.	e		min.	max.		
ohne Ölstandsmarke											
16	25	2,2	15	3,5	9	21	20	-20	70	9,1	22860.0016

Zubehör

Größe (Schauöffnung) d_1	Abmessungen			Gewicht [g]	Art.-Nr.
	d h9	e			
Montagewerkzeug					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.