

## Augenschrauben · DIN 444, Form B

22980.0205



### Produktbeschreibung

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


#### Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

#### Weitere Produkte

- Augenschrauben, DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung

### Maßzeichnung

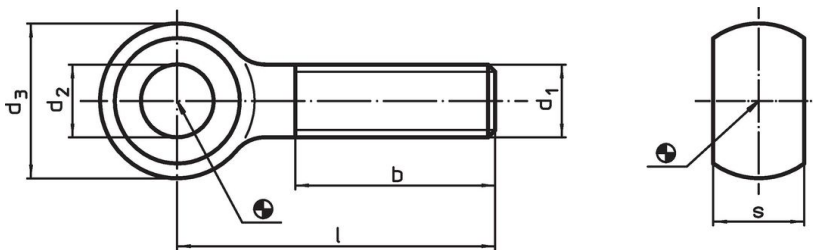

### Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	b	s			
[mm]								
<b>Vergütungsstahl</b>								
M5	40	5	12	16	6	7,9	22980.0205	

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.