

## Sechskantmutter mit Bund • DIN 6331 (Höhe 1,5 d)

23080.0022



### Produktbeschreibung

Die Sechskantmutter mit Bund (Bundmutter) sind nach DIN 6331 gefertigt.

### Werkstoff


- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

### Weiterführende Informationen

### Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

### Maßzeichnung

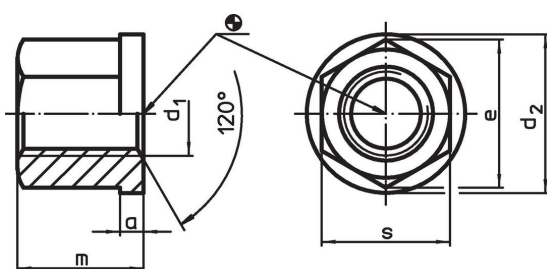


### Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr. <sup>1)</sup>
d <sub>1</sub>	a	d <sub>2</sub>	e	m	s			
[mm]								
<b>Vergütungsstahl</b>								
M22	6	40	39,3	33	34	179	23080.0022	

<sup>1)</sup> Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

### Anwendungsbeispiel

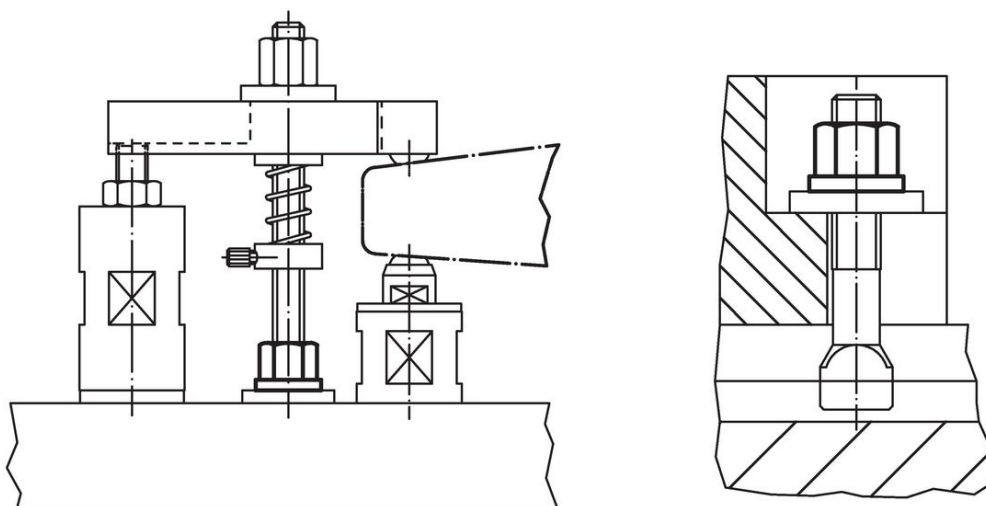

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.