

Sechskantmutter mit Bund • DIN 6331 (Höhe 1,5 d)

23080.0120



Produktbeschreibung

Die Sechskantmutter mit Bund (Bundmutter) sind nach DIN 6331 gefertigt.

Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung

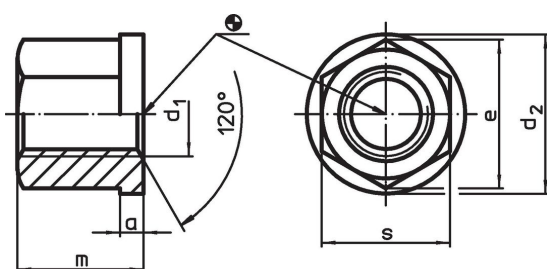


Bestellinformationen

d ₁	a	d ₂	Abmessungen			m	s	[g]	Art.-Nr. ¹⁾
			[mm]						
Rostfreier Stahl									
M20	6	37	34,6	30	30	129	23080.0120		

¹⁾ Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.

Anwendungsbeispiel

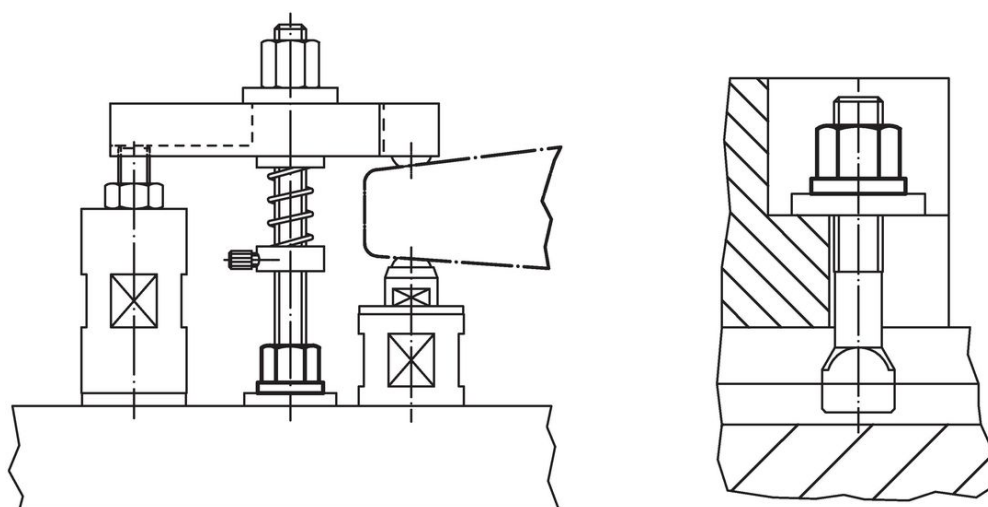

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.