

## Positionierbuchsen • mit Bund, DIN 172 A

### 23112.0060



#### Produktbeschreibung


Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

#### Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

#### Maßzeichnung

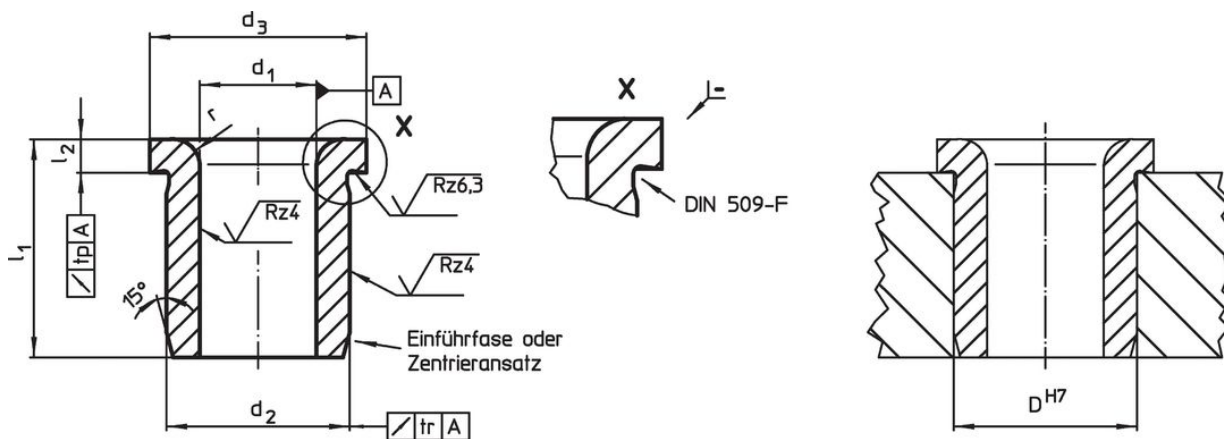

#### Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahmebohrung	Art.-Nr.	
$d_1$ F7	$l_1$	$d_2$ n6	$d_3$	$l_2$	$r$	D H7 [mm]		
6	10	10	13	3	1,5	10	23112.0060	
[mm]							[g]	

#### Compliance

##### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

##### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

##### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.