

Lose Nutensteine • DIN 6323

23120.0028



Produktbeschreibung


Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben werden.

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Maßzeichnung

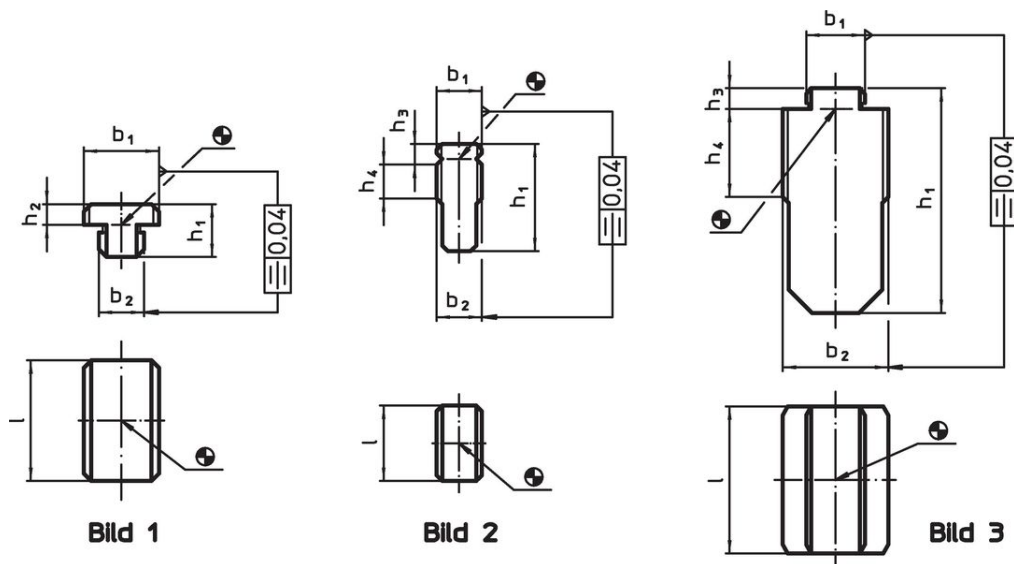

Bestellinformationen

Nutennenmaß Vorrichtung b_1 h_6 [mm]	Nutennenmaß Maschine b_2 h_6 [mm]	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		h_1	h_3	h_4	l		
Form C, $b_1 < b_2$ – Bild 3							
20	28	61,5	7	24	40	472	23120.0028

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.