

Spannbacken • für Schwimmspanner M 16

23320.0060




Produktbeschreibung

Die Spannbacken sind für den Schwimmspanner 23320.0016 verwendbar. Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich vergrößert bzw. verkleinert werden.

Werkstoff

- Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Maßzeichnung

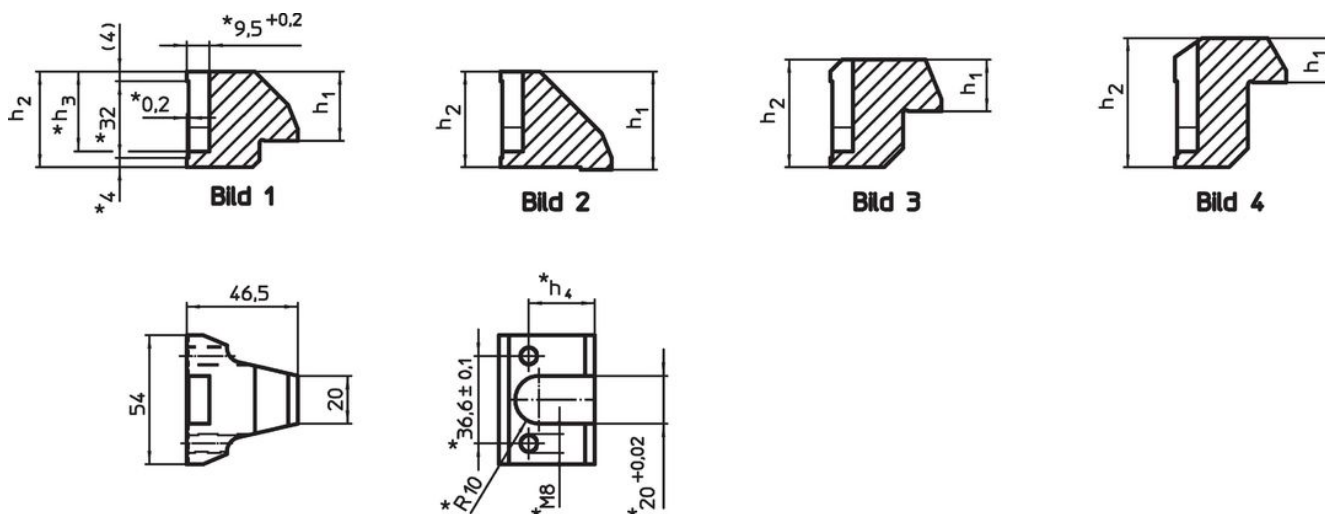


* Maße und Werkstoffangaben bei Sonderbacken beachten.

Bestellinformationen

| Spannbereich [mm] | Abmessungen | | | | [g] | Art.-Nr. |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|------------|
| | h ₁ | h ₂ | h ₃ [mm] | h ₄ | | |
| obere Standard-Spannbacke – Bild 1 | | | | | | |
| 10 – 25 | 29 | 40 | 33,3 | 27,6 | 402 | 23320.0060 |

Anwendungsbeispiel

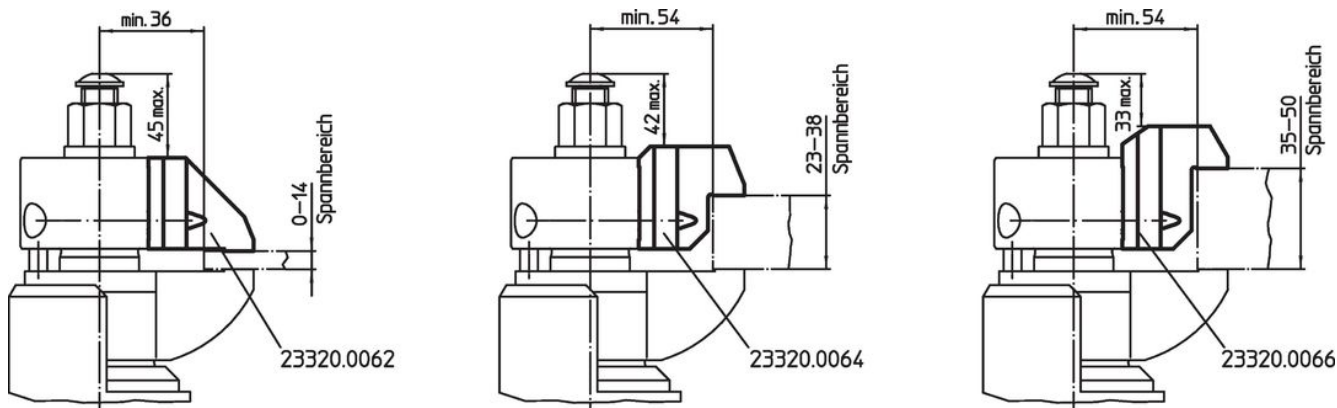

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.