

## Spannmuttern • geschweißt, doppelseitig

24470.0706




### Produktbeschreibung

Ermöglicht Zweihandbedienung.

### Werkstoff

- Stahl, galvanisch verzinkt

### Maßzeichnung

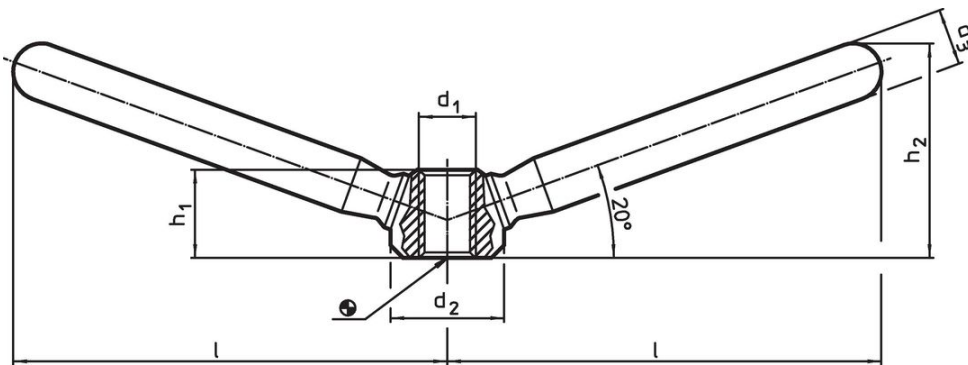

### Bestellinformationen

| l    | d <sub>1</sub> | Abmessungen    |                |      | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | [g]        | Art.-Nr. |
|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------|
|      |                | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | [mm] |                |                |            |          |
| 47,5 | M8             | 16             | 10             | 12,5 | 26             | 63             | 24470.0706 |          |

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.