

## Kugelknöpfe • Metallausführungen ähnlich DIN 319 24561.0216



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.


### Maßzeichnung

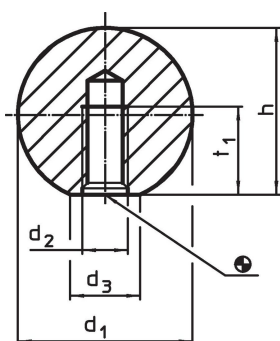

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			t <sub>1</sub> min.	[g]	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~				
16	M4	8	15	7	16	24561.0216	

### Anwendungsbeispiel

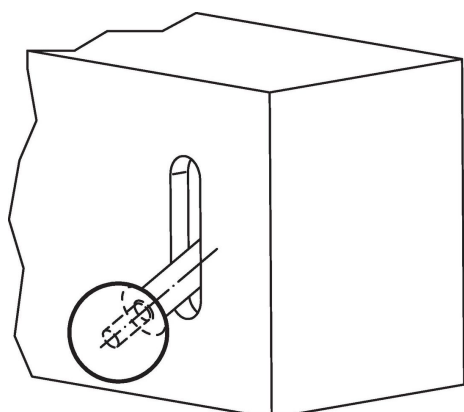

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.