

## Sterngriffe • DIN 6336 Grauguss

### 24650.0340



#### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.  
Sandgestrahlt oder geromgelt.

#### Werkstoff

##### Griff

- Grauguss GG 20, blank

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung  
oder veredelter Oberfläche werden auf  
Bestellung gefertigt.

#### Maßzeichnung

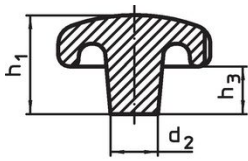


Bild 1

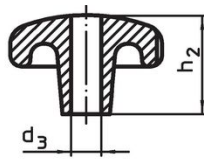


Bild 2

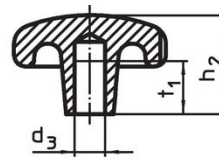


Bild 3

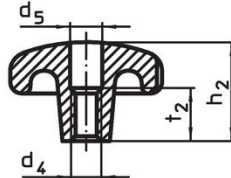
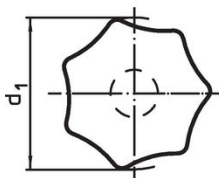


Bild 4

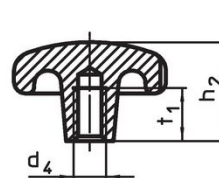


Bild 5

#### Bestellinformationen

| Abmessungen                              |                |                |                |                |                |    | [g]        | Art.-Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------|
| d <sub>1</sub>                           | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>2</sub> | t <sub>2</sub> |    |            |          |
| mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4 |                |                |                |                |                |    |            |          |
| 40                                       | 14             | M8             | 8,4            | 25             | 13             | 72 | 24650.0340 |          |

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.