

## Flache Rändelschrauben • DIN 653

24770.0077



### Produktbeschreibung

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Das Gewinde ist bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt (DIN-Bezeichnung A). Die Schrauben können somit nicht bis zum Kopf eingeschraubt werden.

### Werkstoff


- Stahl, brüniert, Güte 5.8

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

### Maßzeichnung

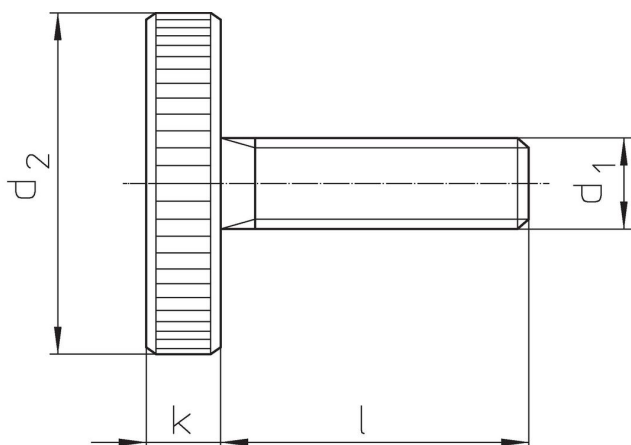

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	Abmessungen			k	[g]	Art.-Nr.
	l	d <sub>2</sub>	[mm]			
<b>Stahl</b>						
M3	16	12		2,5	2,7	24770.0077

### Compliance

#### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

#### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

#### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.