


## Flache Rändelschrauben • DIN 653

24770.0576

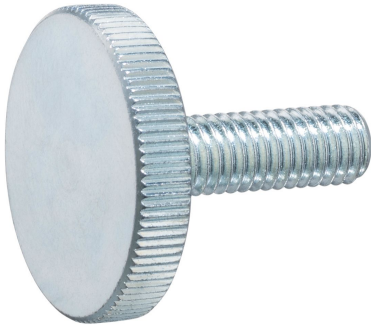

### Produktbeschreibung

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Das Gewinde ist bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt (DIN-Bezeichnung A). Die Schrauben können somit nicht bis zum Kopf eingeschraubt werden.

### Werkstoff


- Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5.8

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

### Maßzeichnung

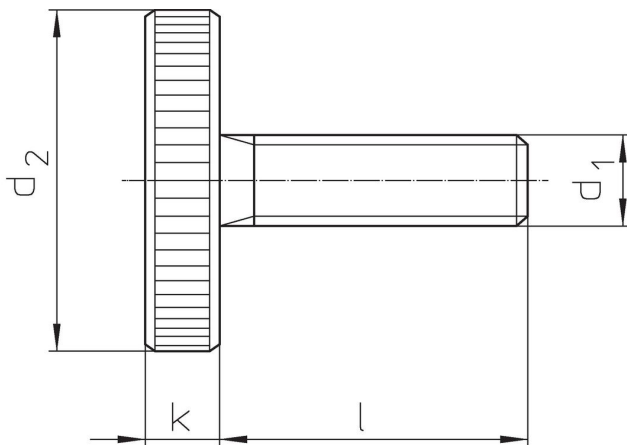

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	Abmessungen			[g]	Art.-Nr.
	l	d <sub>2</sub>	k		
[mm]					
Stahl					
M10	30	36	8	76	24770.0576

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.