


## Scharniere

### 25160.0105

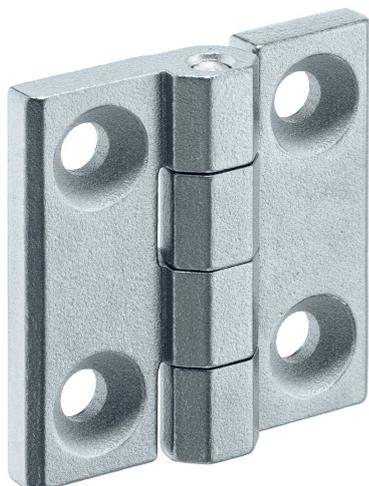

#### Produktbeschreibung

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte und stabile Bauweise aus.

#### Werkstoff

##### Grundkörper

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

##### Achse


- Rostfreier Stahl

#### Weiterführende Informationen

##### Weitere Produkte

- Distanzplatten, für Scharniere
- Gewindeplatten, für Scharniere
- Anschläge, für Scharniere

#### Maßzeichnung

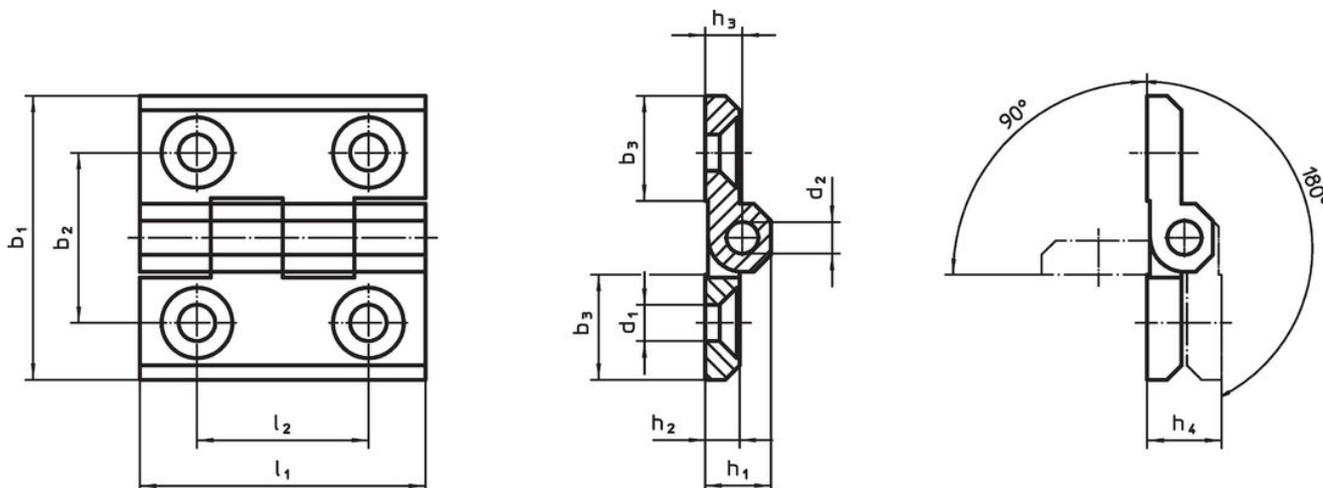

#### Bestellinformationen

Abmessungen											[g]	Art.-Nr.
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]												
Zink-Druckguss, silber												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.